

Sicherheit für die anspruchsvolle Umgebung

IP69K-SCHUTZGEHÄUSE FÜR SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE


Alle Sicherheitslichtvorhänge von Balluff können Sie jetzt auch in sehr anspruchsvollen Applikationen einsetzen. Insbesondere in Arbeitsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Anwendungen mit erhöhtem Reinigungsaufwand wie z. B. in der Verpackungs-, Lebensmittel-, und Getränkeindustrie.

Dies gelingt dank des Schutzgehäuses BAM PC-LG-037/038-... in Schutzart IP69K. Denn Gore-Tex-Membranen, die wir in die Verschlusskappe der Gehäuse integriert haben, verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz sowie die Kondensatbildung im Innern des Gehäuses sicher.

Mit Edelstahlhaltern, die zum Lieferumfang gehören, können Sie das System einfach und schnell installieren. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das Design der Halter auch im montierten Zustand noch eine einfache, axiale Feinausrichtung.

Die Besonderheiten

- geeignet für Schutzart IP67-, IP68- und IP69K-Applikationen
- freie Sicht auf Display der Lichtvorhänge durch transparente PMMA-Acrylröhre
- für alle Balluff Lichtvorhänge verfügbar
- gewährleistet hohe Leistung

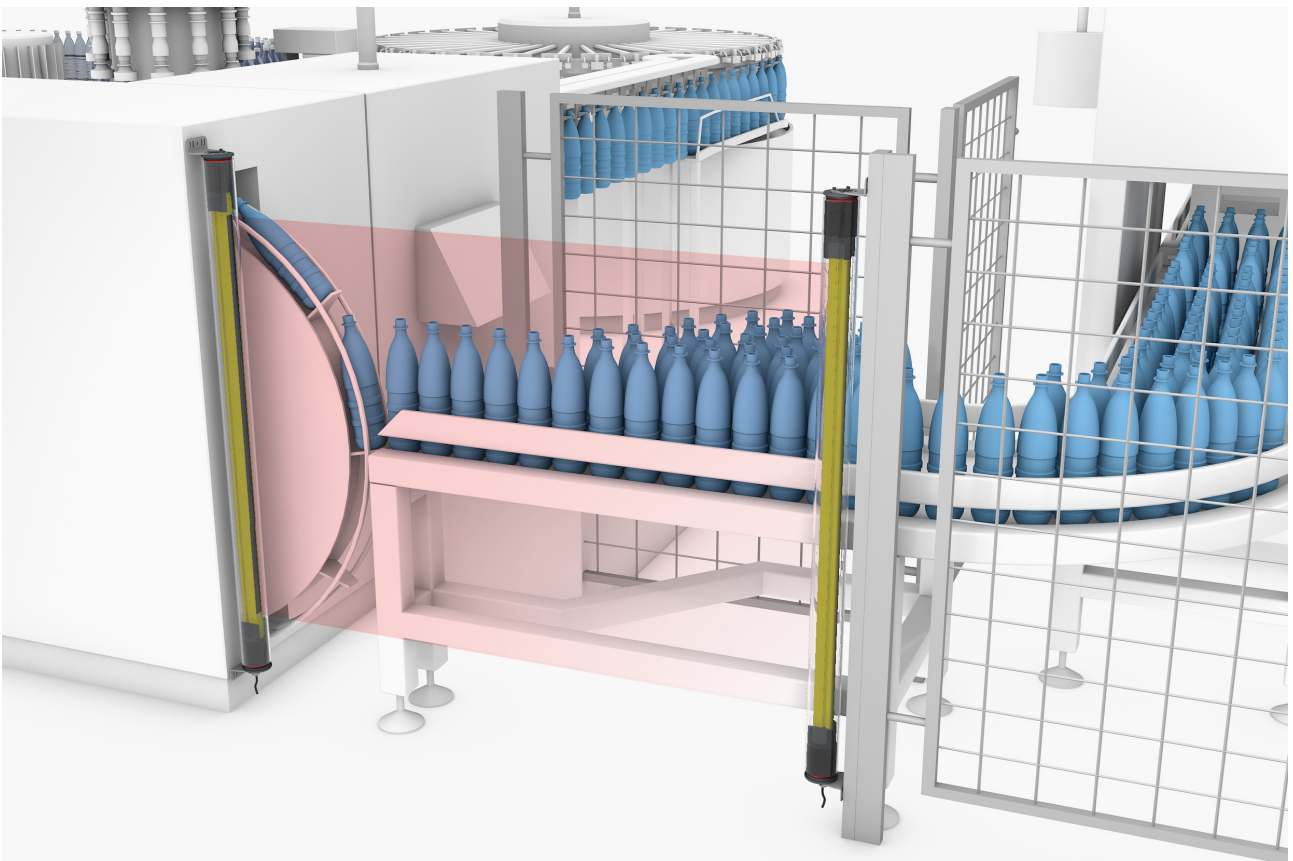

SCHUTZGEHÄUSE FÜR
OPTOELEKTRONISCHE
SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE



FÜR BASIC FINGER- UND HANDSCHUTZ	Ø 70 × 378,5 MM	BAM03E7	für Sicherheitslichtvorhang BLG000A/BLG000T, Schutzhöhe 150 mm
	Ø 70 × 528,5 MM	BAM03E8	für Sicherheitslichtvorhang BLG000C/BLG000U, Schutzhöhe 300 mm
	Ø 70 × 678,5 MM	BAM03E9	für Sicherheitslichtvorhang BLG000E/BLG000W, Schutzhöhe 450 mm
	Ø 70 × 828,5 MM	BAM03EA	für Sicherheitslichtvorhang BLG000F/BLG000Y, Schutzhöhe 600 mm
	Ø 70 × 978,5 MM	BAM03EC	für Sicherheitslichtvorhang BLG000H/BLG000Z, Schutzhöhe 750 mm
	Ø 70 × 1128,5 MM	BAM03EE	für Sicherheitslichtvorhang BLG000J/BLG0010, Schutzhöhe 900 mm
	Ø 70 × 1278,5 MM	BAM03EF	für Sicherheitslichtvorhang BLG000K/BLG0011, Schutzhöhe 1050 mm
	Ø 70 × 1428,5 MM	BAM03EH	für Sicherheitslichtvorhang BLG000L/BLG0012, Schutzhöhe 1200 mm
	Ø 70 × 1578,5 MM	BAM03EJ	für Sicherheitslichtvorhang BLG000R/BLG0013, Schutzhöhe 1350 mm
	Ø 70 × 1728,5 MM	BAM03EK	für Sicherheitslichtvorhang BLG000M/BLG0014, Schutzhöhe 1500 mm
	Ø 70 × 1878,5 MM	BAM03EL	für Sicherheitslichtvorhang BLG000N/BLG0015, Schutzhöhe 1650 mm
	Ø 70 × 2028,5 MM	BAM03EM	für Sicherheitslichtvorhang BLG000P/BLG0016, Schutzhöhe 1800 mm
FÜR BASIC KÖRPERSCHUTZ	Ø 70 × 813 MM	BAM03EN	für Sicherheitslichtvorhang BLG0006, Schutzhöhe 2-Strahl
	Ø 70 × 1113 MM	BAM03EP	für Sicherheitslichtvorhang BLG0007, Schutzhöhe 3-Strahl
	Ø 70 × 1213,5 MM	BAM03ER	für Sicherheitslichtvorhang BLG0008, Schutzhöhe 4-Strahl
	Ø 70 × 1513,5 MM	BAM03ET	für Sicherheitslichtvorhang BLG0009, Schutzhöhe 4-Strahl
Druckfestigkeit max.	100 bar		
Schutzart	IP67, IP68, IP69K gemäß EN 60529		
Umgebungstemperatur max.	80 °C für Reinigungszwecke mit Heißwasser		
Dichtringmaterial	Silikon		
Gehäusematerial	PMMA, Edelstahl (Halter)		
Schutzscheibenmaterial	Policirl PMMA		
Lieferumfang	transparente PMMA-Röhre inkl. Halter (1 x), Kurzanleitung		