

In Schutzart IP67 ideal für den industriellen Einsatz

INDUSTRIEKAMERAS MIT GigE-VISION-SCHNITTSTELLE


Die neuen Industriekameras BVS CA-GX0 mit GigE Vision-Schnittstelle bieten Ihnen gerade im rauen industriellen Umfeld eine exzellente Bildqualität. Wo auch immer Sie die robuste Kameras platzieren, ihre hohe Auflösung garantiert Ihnen gestochen scharfe Bilder und damit beste Prüfergebnisse.

Die neue Serie im robuste IP67-Gehäuse lässt sich mit einer Reihe von IP67- sowie schock- und vibrationsfesten Objektiven kombinieren. Dabei können Sie zwischen Objektiven der Brennweiten 5, 8, 12, 16, 25, 35 und 50 mm wählen. Dies ermöglicht Ihnen den vielfältigen Einsatz auch in anspruchsvollen Umgebungen. Denn nicht nur die Objektive, sondern auch die Kamera ist stoß- und vibrationsfest.

Dank der hochwertigen Sony Global-Shutter CMOS-Bildsensoren liefern Ihnen diese Industriekameras exzellente Bilder. Und dies in den Auflösungen 1,6 bis 12 MP sowohl in Schwarzweiß (monochrom) als auch in Farbe. Die Bildübertragung läuft über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, sodass Sie Übertragungsstecken bis zu 100 m mit Standard-Cat5e-Kabel ohne Verstärker realisieren können. Und mit Standard-Netzwerk-Technik können Sie mehrere Kameras zu einem sehr flexiblen System verketteten und damit Prüfungen aus unterschiedlichen Perspektiven vornehmen.

Die Besonderheiten

- kompakte IP67-Gehäuse: für das industrielle Umfeld ideal
- M12-Industriestecker: standardisiert und einfach integrierbar
- stoßfest bis 100 g und vibrationsfest bis 15 g: für raue Umgebungen
- exzellente Bildqualität: beste Prüfergebnisse
- 1,6 bis 12 MP Bildauflösung: unterschiedliche Anforderungen

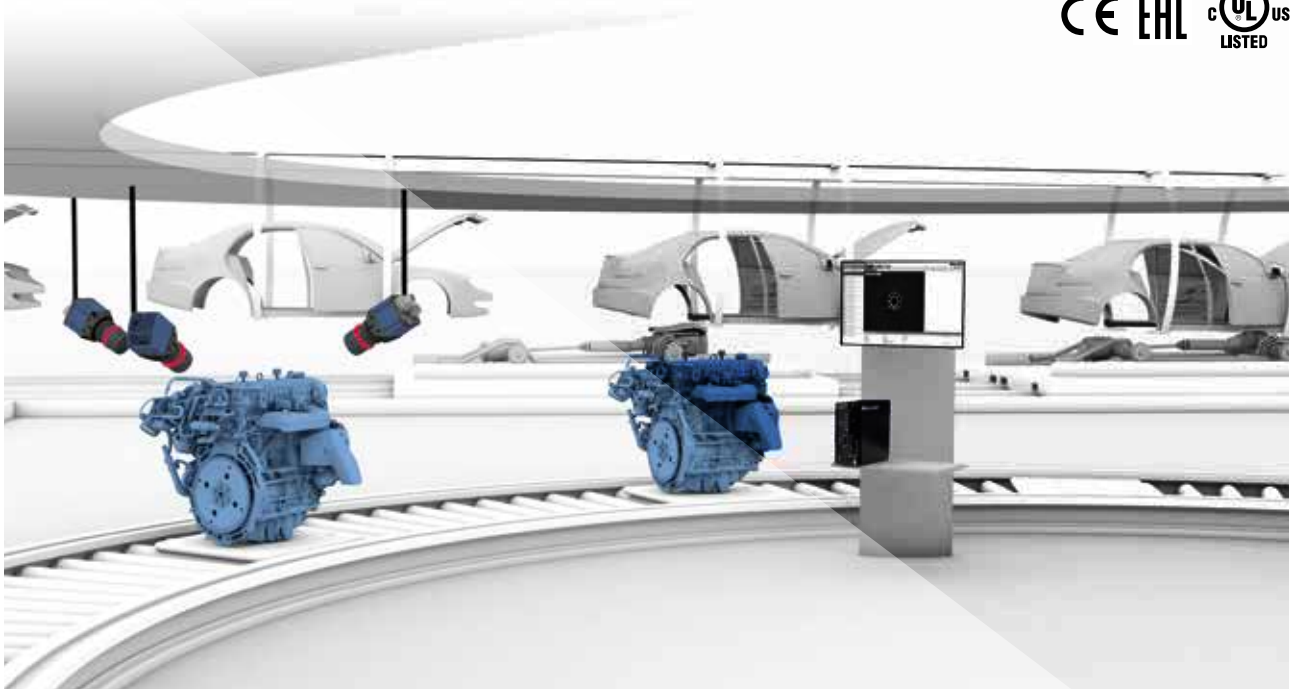

GIGE VISION INDUSTRIEKAMERAS



Monochrom, 1,6 MP	BVS003A
Color, 1,6 MP	BVS003C
Monochrom, 3,2 MP	BVS0038
Color 3,2 MPixel	BVS0039
Monochrom, 5,1 M	BVS0036
Color, 5,1 MP	BVS0037
Monochrom, 12,4 MP	BVS0034
Color, 12,4 MP	BVS0035
Abmessung	40 x 40 x 68,7 mm
Sensorchip	CMOS
Objektiv	C-Mount
Datenschnittstelle	GigE Vision
Digitalschnittstelle	4 Eingänge, 4 Ausgänge
Betriebstemperatur	0...+45 °C
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	140 g

Im Lieferumfang nicht enthalten: Objektive, Anschlusskabel und weiteres Zubehör – siehe www.balluff.com

ZUBEHÖR



	BAM02NA	BAM03FY	BAM03H5	BAM03H7
Beschreibung	Schutzabdeckung Optik	Adapter für Schutzabdeckung Optik	C-Mount-Objektiv, Brennweite 25 mm, IP67	C-Mount-Objektiv, Brennweite 50 mm, IP67